


品番：EA864BB-51A

品名：増設用 ポータブルモニター子機

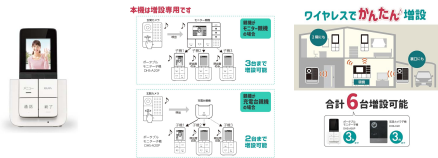

販売価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 20:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2314ページ		



## 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	DHS-A20P
【ポータブルモニター子機】			
電源	ニッケル水素充電電池 DC2.4V /750mAh	使用環境条件	0℃～40℃、70%以下
画面表示	2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ	無線通信方式	1.9GHz DECT準拠方式
充電時間	約15時間	連続使用時間	通話:約3時間 待受:約100時間
使用可能距離	見通し約100m	サイズ	57(W)×22(D)×137(H)mm
重量	約120g(電池パック含む)		
【充電台】			
電源	DC5V/ACアダプター付属	消費電力	待受時:約0.1W 充電時:約1.1W
使用環境条件	0℃～40℃、70%以下	サイズ	85(W)×57(D)×70(H)mm
重量	60g	付属品	壁掛用木ネジ×2本、壁掛用アンカー×2本、充電台用ACアダプター(コード長 約1.8m)、電池パック、取扱説明書1部
親機にはポータブルモニター子機を3台まで登録可能。			

ワイヤレスDECT方式でしっかりつながる。

ズーム・ワイド機能

録画機能あり

ポケットに収まるコンパクトサイズ

※本機は単体ではご使用いただけません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.