


品番：EA864C-26A

品名：AC100V LEDセンサーライト(1灯)

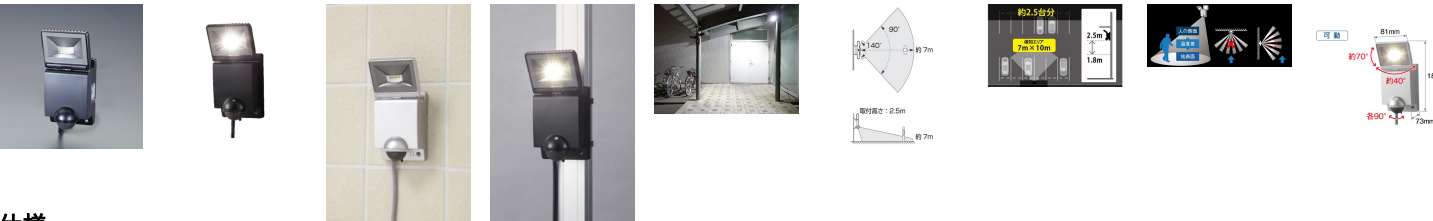

販売価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2317ページ		



仕様

メーカー	オプテックス (OPTEX)	型番	LA-13(BL)
検知エリア	90°(約7m)	光源	白色LED球
電源	AC100V(50/60Hz)	コード長	3m(電源プラグ付き)
消費電力	10W(待機時:0.5W)	色温度	約5700K
定格光束	750lm	検知方法	パッシブインフラレッド方式
使用温度範囲	-20℃～40℃(結露無きこと)	保護等級	IP45(防噴流形)
点灯時間	オフディレイタイマ:約5秒～10分(可変)	点灯開始照度	約5～50lxまたは∞ボリュームにより可変
特別モード	動作テストモード/常時点灯モード	取付高さ	1.8m～2.5m
重量	670g	付属品	防水スポンジ、マスキングカバー
サイズ	81×73×185(H)mm	カラー	黒

青みがかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。
事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差のつまづきや車両との接触事故を予防できます。

明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。

普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。

通用口付近のちょっとした環境下に最適

直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています。
常時点灯モードも搭載！ 夜間100%で点灯し続けるので、非常時や夜の作業時にご活用いただけます。
コンパクトなデザインで設置場所を選びません。
ライト部とセンサー部の角度が個別に調節可能！ <ライト部> 上下方向:垂直より下方向に約85°の範囲で可動 左右方向:正面より左右に各40°の範囲で可動 <センサー部> 左右方向:各90°の範囲で可動 ※ライト部は地面を照らすように調節してください。上に向けると通過する車両など妨げになります。
付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
<人感センサーのご注意> センサーに対して向かう方向は原理的に検知しにくいため、横切る方向で取り付けてください。センサーは人と背景の温度差で検知しており、夏などはセンサーの方向が極端に鈍くなる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.