


品番 : EA864C-4

品名 : AC100V/14W LED人感センサーライト(防雨型)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/30 13:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2377ページ		

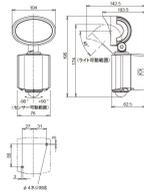

#### 仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	LCL-51S
検知エリア	立体型(最長部10m)	点灯時間	テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分 (オフデレイ動作)
電源	AC100V(50/60Hz)	コード長	3m
光源	チップオンボード型LED球×1灯	検知方式	パッシブインフラレッド方式
サイズ	104×103.5×195(H)mm	重量	650g
付属品	取付ねじ(2本)、 コンクリート用アンカープラグ(2本)、 マスキングカップ(1個)	取付径	φ40~80mm対応
材質	ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂	設置場所	屋外・屋内
使用周囲温度	-20℃~40℃	動作モード	約5lx~∞lx(昼夜判別)
消費電流	14W	点灯照度	800lm
調光設定	20%点灯		

防雨構造(IP55相当)

【防犯効果をも高める調光機能】

★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)

別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。カーポートへの取り付けも簡単です。

ライト部はチップオンボード型LEDを採用、広範囲をムラ無く照射します。

一般家庭向けに適した小型デザインのLED人感ライトです。また、小型ながらも前方10mの警戒が可能です。

ライト部とセンサー部は個別に角度調整が可能です。様々な設置場所にも対応が可能です。

センサー部は水平方向の調整のみ可能です。

#### 《人感センサーに関するご注意》

人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。

#### 《使用上のご注意》

- ・本体やライトの近くに布や紙などの可燃物を置いたり、覆わないでください。火災・故障の原因となります。
- ・電球を使用する機器については、電球をはずした状態で使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。
- ・電球を使用する機器については、推奨する電球以外は絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。
- ・電球を使用する機器について、電球の交換時は必ず電源を切り、電球の温度が下がったことを確認した後に作業してください。感電・火傷の原因となる場合があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.