


品番：EA864CB-331

品名：[充電式]LEDセンサーライト(フック・マグネット付)



販売価格	4,220円(税抜)／4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜)／4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/14 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2378ページ		

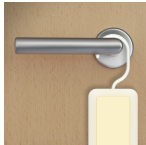

仕様

メーカー	ムサシ	型番	ASC-800
検知エリア	最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)	電源	リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)
光源	高輝度電球色LED	検知方式	焦電型赤外線人感センサー
点灯時間	センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分	充電時間	3時間30分 ※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
充電寿命	充放電サイクル500回	サイズ	49×13.5×255(H)mm (フックを含む)
重量	約105g	全光束	100ルーメン
モード	センサー(15秒)/切/連続	付属品	USBケーブル(充電用)95cm×1 (※充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1

屋内用
フックひっかけて夜も安心です。
本体内にマグネット内蔵
近づくと光ります。

どこでもひっかけ薄型センサーライトです。

充電式だから繰り返し使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.