


品番：EA864CD-641

品名：ワイヤレス防犯カメラ(ソーラー式)

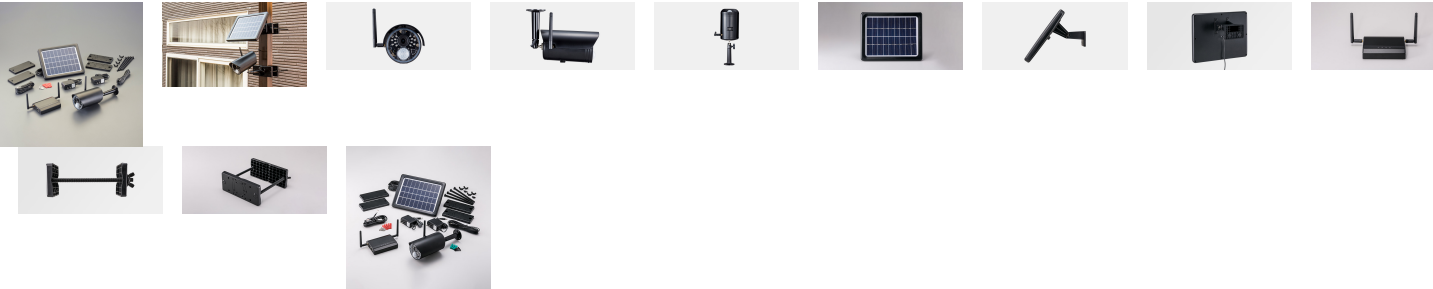

販売価格	44,300円(税抜)／ 48,730円(税込)		
カタログ価格	44,300円(税抜)／48,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 16:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	NSK	型番	NS-SB1081CS
無線到達距離	150m	赤外線照射距離	12m
電源	DC9V/600mA	録画レート	15FPS(HD)、10FPS(FHD)
録画解像度	1920×1080	サイズ	カメラ:84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル:225(W)×124(D)×175(H)mm
重量	カメラ:392g ソーラーパネル:618g	付属品	カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル:約10m)×1、受信機、受信機用アダプタ、LANケーブル(約1.8m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)
撮影範囲	水平87°、垂直48°	レンズ	3.6mm F=1.8
最低照度	5Lux(IR照射0Lux)	人感(熱感)センサー感知範囲	2～6m、水平110°垂直95°
防水性能	IP65	音声マイク	有

消費電力	270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)	電源供給ケーブル	10m
使用温度環境	−10℃～40℃	使用湿度環境	0～85%
充電池	ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間、連続稼働時間3～4時間(常温時)	電流	180μA(休止状態時)
ソーラーパネル電力給電	最大4W	ソーラー種類	多結晶シリコン
材質	プラスチック		
受信機			
録画解像度	高:1920×1080、中:1280×720、低:640×352	録画時間(目安)	高(FHD):80時間、中(HD):88時間、低(VGA):177時間
ファイル形式	AVI	最大接続台数	カメラ最大4台まで
記録媒体	SDカード125GBまで	周波数帯域	2,400GHz～2.483GHz
データレート	4Mbps	変調方式/通信方式	GFSK/FHSS
録画方式	人感(熱感)センサー録画のみ	上書録画	有
複数台同時録画	カメラ最大4台まで	動作温度環境	0～40°
使用環境	屋内のみ	材質	メタル、ABS
有線LAN	RJ45端子(Wi-Fi接続不可)	スマートフォン対応アプリ	Android4.3以上、iOS11以上
端末登録台数	受信機最大4台まで	クランプ範囲	丸型:φ3～φ11mm、角型:11×11～30×30mm
カメラ電源不要、クランプ付属だからご自宅の壁も傷つけません。			
専用録画受信機は、屋内に設置 SDカードの交換も手間がかかりません。			
カメラセンサーが反応した時だけ録画。イベントリストからカンタン再生			
カメラへの電源供給は、ソーラーから。設置後、電池交換やバッテリー交換などの手間がかかりません。			
カメラに1600mAのバッテリー搭載 雨や曇りが約1週間続いても、バッテリー切れになりません。			
カメラ受信機間はワイヤレス。直接接続する必要ありません。 (コンクリート使用の場合は、カメラ・モニターを同フロア内に窓を挟んで設置。※コンクリートを挟むと使用できません。)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.