


品番：EA864CE-81

品名：ワイヤレス人感センサー(送信機)



販売価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/23 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2319ページ		

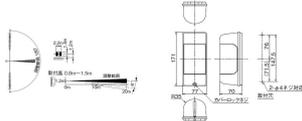

仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	TX-103
仕様	送信機	検知方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m) 横付け時:カーテン(最長部3m) ※設定可能	電源	リチウム電池U9VL(付属)
電池寿命	約2年(1日に100回送信、常温時) ※アルカリ電池使用の場合は、約1年	送信信号	動作禁止タイマーOFF時 送信時間:約1秒送信+5秒休止 動作禁止タイマーON時 送信時間:約1秒(ワンショット) ※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず
動作表示灯	赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)	設置場所	縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール 横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井
サイズ	77(W)×70(D)×171(H)mm	重量	約250g(電池含む)
調整ボリューム	感度:30~170%(中点時100%)	使用周波数帯(出力)	426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備) (10mW以下)
空中線	内蔵型	電波到達距離	約100m(見通し距離)
材質	本体:カバー:樹脂	設定スイッチ	動作表示灯のON-OFF切替(検知出)

			力のみ) 動作禁止タイマーのON-OFF切替
カラー	ホワイト	機能	電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能
防雨構造	IP43相当	使用可能周囲温度	-10℃～+50℃(結露・氷結なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)
付属品	電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ (φ4×25mm×2本)		

人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。

屋内・屋外どちらでも使用できます。

用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。

設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。

電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。

電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。

市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。

定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。

電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。

太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.