
 


品番：EA864CG-1

品名：音声案内機(赤外線センサー)

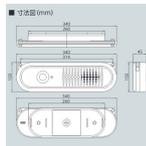

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/27 01:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2282ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | ユニット (UNIT) | 型番 | 881-86 |
| 仕様 | 本体のみ | 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) |
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約50°(約3m) |
| 音量 | 0~80dB(ボリューム可変式) | 録音時間 | 最大10秒間 |
| サイズ | 100×340×45mm(背面突起除く) | 重量 | 600g |
| 防水性能 | 防雨構造 | 電池寿命 | 連続使用時間1200時間 |
| 動作温度範囲 | -10~40℃ | 保存温度範囲 | -10~50℃ |
| 録音方式 | 本体内蔵マイク/ライン入力 | 材質 | ABS樹脂 |
| 使用場所 | 屋内・屋外(乾電池使用時) | 注意 | ※本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が侵入し、故障する恐れがありますので、このような場合は設置をおやめください。 ※本製品は環境温度と体温の差が±4℃有る事でセンサーが反応し、音声再生されます。 ※電池を使用される場合は、アルカリ電池やニッケル水素充電電池を使用してください。また、電池が消耗していると誤作動の原因になる場合があります。 |

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。

必要なメッセージをその場で自由に録音して再生できます。

マイクを内蔵しているので直接録音が可能です。

乾電池式で面倒な配線もなく簡単設置(別売の専用ACアダプター:EA864CG-30を使用すればAC100Vでも使用可能 ※屋内での使用に限ります)

ライン入力にも対応しており、最大10秒のクリアな録音が可能です。(電池を交換しても録音されたメッセージは残ります)

防雨構造なので、屋外にも設置可能です。(乾電池使用時)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.