 



品番：EA865C-35

品名：35mm 乾式ダイヤモンドコアドリル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,300円(税抜) / 23,430円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,300円(税抜) / 23,430円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/01 09:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0955ページ | | |

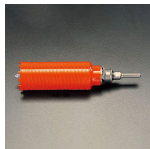

仕様

| | | | |
|---------|--|--------|-----------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCD35 |
| 用途 | 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけに エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に | 刃先外径 | 35mm |
| 有効長 | 150mm(カッター長:180mm) | シャンク形状 | ストレートシャンク |
| チャックサイズ | 10mm | 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) |

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。
穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。
切れ味が戻ります。

超硬付センターピンにより位置決めが確実。

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク
シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用
2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。

代替品



品番 EA865CA-35
コメント 35mm SDS7° スラ シャンク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.