
 


品番：EA865C-50

品名：50mm 乾式ダイヤモンドコアドリル

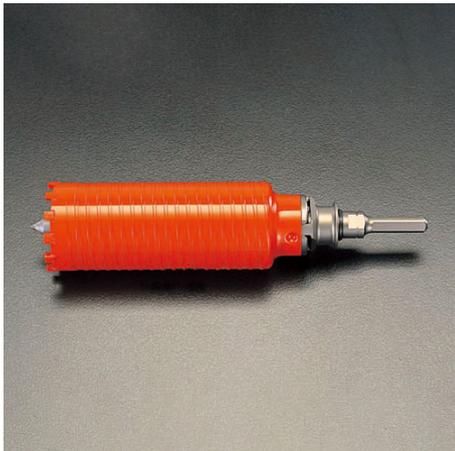

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 24,300円(税抜) / 26,730円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 24,300円(税抜) / 26,730円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/05/01 10:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0955ページ                      |      |   |



### 仕様

|         |  |        |                       |
|---------|--|--------|-----------------------|
| メーカー    | ミヤナガ   | 型番     | PCD50                 |
| 用途      | 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけに<br>エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に | 刃先外径   | 50mm                  |
| 有効長     | 150mm(カッター長:180mm)   | シャンク形状 | ストレートシャンク             |
| チャックサイズ | 13mm   | 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) |

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。  
穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。  
切れ味が戻ります。

超硬付センターピンにより位置決めが確実。

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク  
シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用  
2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。

代替品



品番 EA865CA-50  
コメント 50mm SDS7° スラシャンク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.