


品番 : EA865CA-32

品名 : 32mm 乾式ダイアモンドコアドリル(SDS)

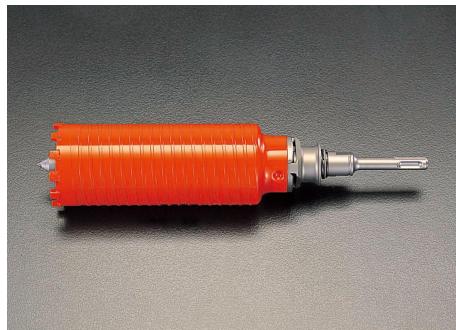


販売価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/24 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0955ページ		



2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。
センターピンを取らずにそのままドレッシングを行なうと、
工具の寿命が短くなります。



 △ドレッシング(自在立て)について
・既存ブランチで使用。
・既存シャンクでドレッシング。
・ドレッシング用の専用シャンクは不要。
・ラング重量が軽い。
・ラング頭部に蓋があります。



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCD32R
用途	鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけに エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に	刃先外径	32mm
有効長	150mm(カッター長:180mm)	シャンク形状	SDSプラス
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。)		

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。

(※穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、ドレッシングを行ってください。切れ味が戻ります。)

超硬付センターピンにより位置決めが確実。

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク

シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時にのみ使用

2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.