
 


品番：EA865CA-70

品名：70mm 乾式ダイヤモンドコアドリル(SDS)

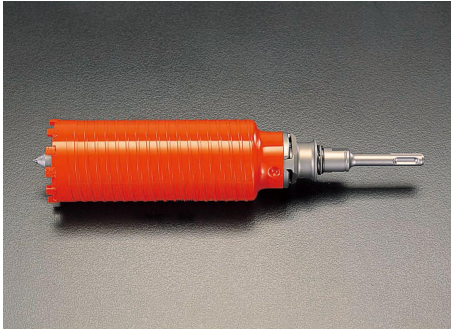

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 36,500円(税抜) / 40,150円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 36,500円(税抜) / 40,150円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 11:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0955ページ                      |      |   |



## 仕様

|        |  |        |        |
|--------|--|--------|--------|
| メーカー   | ミヤナガ   | 型番     | PCD70R |
| 用途     | 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけに<br>エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に | 刃先外径   | 70mm   |
| 有効長    | 150mm(カッター長:180mm)   | シャンク形状 | SDSプラス |
| 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。)                             |        |        |

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。

(※穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、ドレッシングを行ってください。切れ味が戻ります。)

超硬付センターピンにより位置決めが確実。

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリリックシャンク

シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用

2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.