


品番：EA865CG-100

品名：100mm [乾式]ドライモンドコアドリル

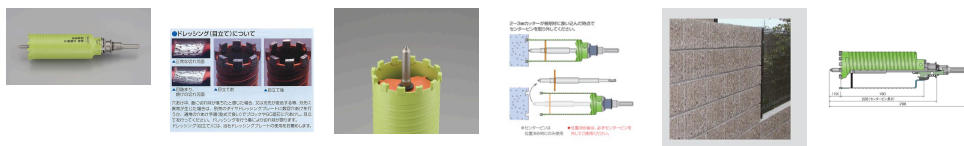

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 37,500円(税抜) / 41,250円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 37,500円(税抜) / 41,250円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 14:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0955ページ                      |      |   |



### 仕様

|         |   |        |                       |
|---------|---|--------|-----------------------|
| メーカー    | ミヤナガ  | 型番     | PCB100                |
| 用途      | ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに | 刃先径    | 100mm                 |
| 有効長     | 150mm(カッター長:180mm)  | シャンク形状 | ストレートシャンク             |
| チャックサイズ | 13mm  | 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) |

乾式でブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが可能。

穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。切れ味が戻ります。

超硬付センターピンにより位置決めが確実

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク

シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用

2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

代替品



品番 EA865CA-100

コメント SDS7° 刃

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.