


品番：EA865CG-105

品名：105mm [乾式]ドライモンドコアドリル

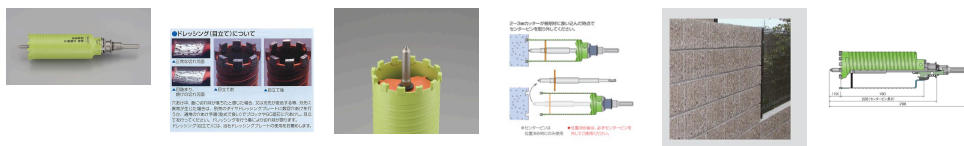

販売価格	39,200円(税抜) / 43,120円(税込)		
カタログ価格	39,200円(税抜) / 43,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0955ページ		



### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCB105
用途	ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに	刃先径	105mm
有効長	150mm(カッター長:180mm)	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください。)

乾式でブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが可能。  
穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。  
切れ味が戻ります。

超硬付センターピンにより位置決めが確実

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク  
シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用  
2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

代替品

--



品番 EA865CA-105  
コメント 105mm SDS7°ラスシャンク

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.