
 


品番 : EA896HA-15

品名 : 50x250mm/ 80W シリコンラバーヒーター

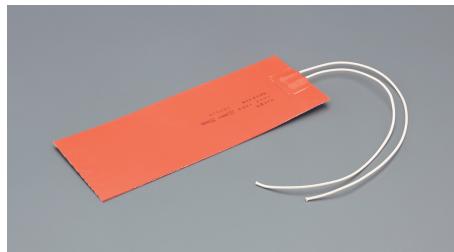

販売価格	10,700円(税抜)／11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜)／11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	八光電機(HAKKO)	型番	SBH2126
電源	AC100V	連続使用温度	200°C
最高使用温度	250°C	構造	ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体	ニッケルクロム系金属発熱線	容量密度	0.6W/cm ² (容量20W以下は0.8W/cm ²)
リード線	300mm		

金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター

接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。

サイズ(幅×長さ)mm	50×250mm	容量	80W
-------------	----------	----	-----

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.