


品番：EA896HA-18

品名：50x500mm/150W シリコンラバーヒーター

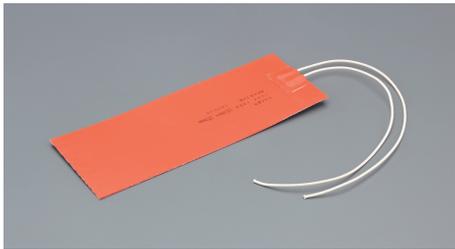

販売価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/01 02:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	SBH2129
電源	AC100V	連続使用温度	200℃
最高使用温度	250℃	構造	ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体	ニッケルクロム系金属発熱線	容量密度	0.6W/cm <sup>2</sup> (容量20W以下は0.8W/cm <sup>2</sup> )
リード線	300mm		
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター			
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。			
サイズ(幅×長さ)mm	50×500mm	容量	150W

#### 代替品

	品番	EA896HA-17
	コメント	長さ:400mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

