
 


品番：EA897AN-41

品名：AC100V/ 750mm エアーカーテン

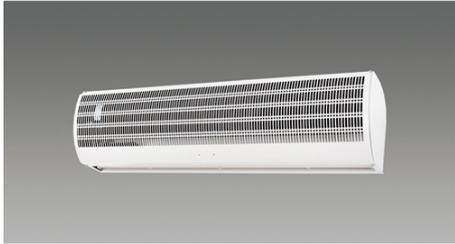

販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 07:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



#### 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	N900-AC
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(W)	強:160/190 弱:125/145
風量(m3/時)	強:1700 弱:1350	ファン	75cmシロッコファン(AS樹脂)
送風幅	正面右から約75cm(本体吹出口)	吹出口最大風速(m/s)	強11.5/弱9.5
騒音値(dB)	強:55/弱:53	電流	強:1.7/2.0 弱:1.3/1.5
リモコン	有線リモコン	サイズ	900(W)×185(D)×220(H)mm
重量	10kg	電源コード	全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)
付属品	天吊り用金具×2、壁面設置金具(本体装着済)×1		

空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫もシャットアウトします。

室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。

常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。

配線工事が不要な中間スイッチ付コード使用です。

代替品

	<p>品番 EA897AN-42 コメント 送風幅:1200mm</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.