


品番：EA897B-23

品名：DC18.0V 電動エアダスター(充電式)

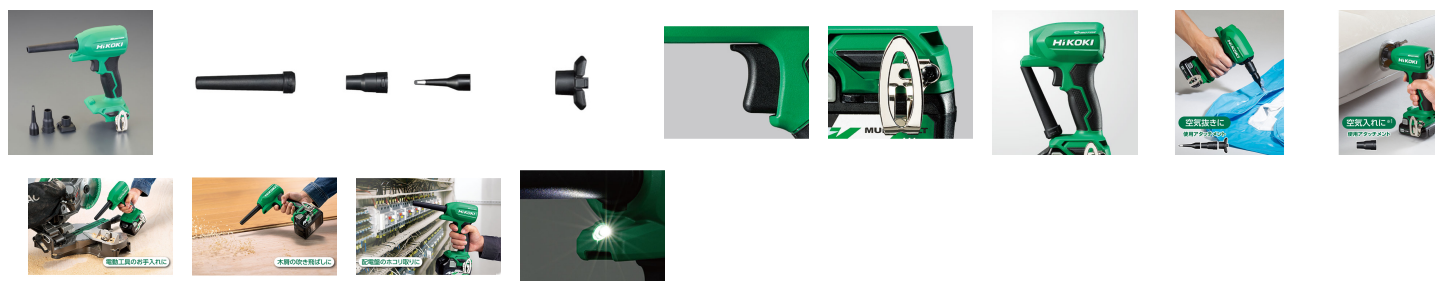

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,200円(税抜) / 17,820円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,200円(税抜) / 17,820円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/20 21:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0836ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------------------|--------|-------------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | RA18DA(NN) |
| 仕様 | 本体のみ | サイズ | 224×94×250(H)mm |
| 電源 | マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah | 使用電圧 | 18V |
| 重量 | 1.15kg | 全負荷回転数 | 89,000rpm |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | 最大風量 | 0.70m ³ /分 |
| 風速 | 最大:122m/s 平均:100m/s | 最高圧力 | 18 kPa/2.61 PSI |
| 作業時間 | 約19分 | 付属品 | エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント |

ピンポイントに狙えて小回りが利く、小型軽量で高風速。

蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利。

トリガースイッチで無段階に風速調整が可能。

スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。

吹き飛ばしだけでなく、吸込みもできる吸引アタッチメント付属。

使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能。

吊り下げ用フック、LEDライト付き

蓄電池・充電器別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.