


品番 : EA897BB-6A

品名 : AC100V/630W 電動ブロワ

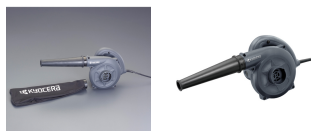

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,900円(税抜) / 13,090円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,900円(税抜) / 13,090円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 06:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0842ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                 |  |          |  |
|-----------------|--|----------|--|
| メーカー            | 京セラ  | 型番       | ABL3500V   |
| 風量              | ノズル有: 1.2~2.5m <sup>3</sup> /min<br>ノズル無: 1.2~3.5m <sup>3</sup> /min | 風圧       | 1.3~6.6kPa   |
| 電源              | AC100V・630W  | コード長     | 5m   |
| 回転数             | 8000~16000rpm  | サイズ      | ノズル有時: 447×167×198(H)mm<br>ノズル無時: 247×167×198(H)mm |
| 重量              | 1.7kg  | 最大風速     | ノズル有: 44.2~92.2m/s<br>ノズル無: 12.7~26.2m/s           |
| ノズル先端内径         | 24mm   | ノズル本体取付側 | 内径40×外径51mm  |
| 替カーボンブラシ        | EA813RA-11   | 付属品      | ノズル(220mm)<br>ダストバッグ(1.4L)                         |
| 本体二重絶縁構造        |  |          |  |
| 吸込み、吹き飛ばし機能付    |  |          |  |
| 無段変速、作業に合わせ風量調節 |  |          |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

