


品番 : EA897CD-2

品名 : AC100V/18.2kW ジェットヒーター



販売価格	158,000円(税抜) / 173,800円(税込)		
カタログ価格	158,000円(税抜) / 173,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

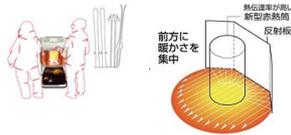

カタログ訂正 19/02/01 カatalog商品名(4面加熱タイプ)(誤)→(前面加熱タイプ)(正)。イラストはEA897CD-1と逆です (No.50 1160)

仕様

周波数	50/60Hz	熱出力	18.2~9.1kW(3段階燃焼)
油タンク容量	22L	燃料持続時間	11~23時間
暖房の目安	木造:24坪、コンクリート:32坪	電源	AC100V・67W(50Hz)/64W(60Hz)
サイズ	870×504×496mm	重量	30kg(タンク空時)
安全装置	チャイルドロック、耐震自動消火、 点火安全、停電安全、 過熱防止、過負荷保護、 ファン異常検知、油切れ検知、 高電圧・低電圧警報	使用燃料	灯油(JIS1号)
燃料消費量	1.87~0.94L/h	サーキュレーター	有
運転音	48dB(50Hz)/50dB(60Hz)	周波数切換	不要
電源コード長さ	2.5m		

熱出力が従来比約10%UP

代替品

--	--



品番 EA897CD-2A
コメント 変更点:安全性の向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.