


品番：EA897CW-74

品名：AC100V/1200W セラミックファンヒーター

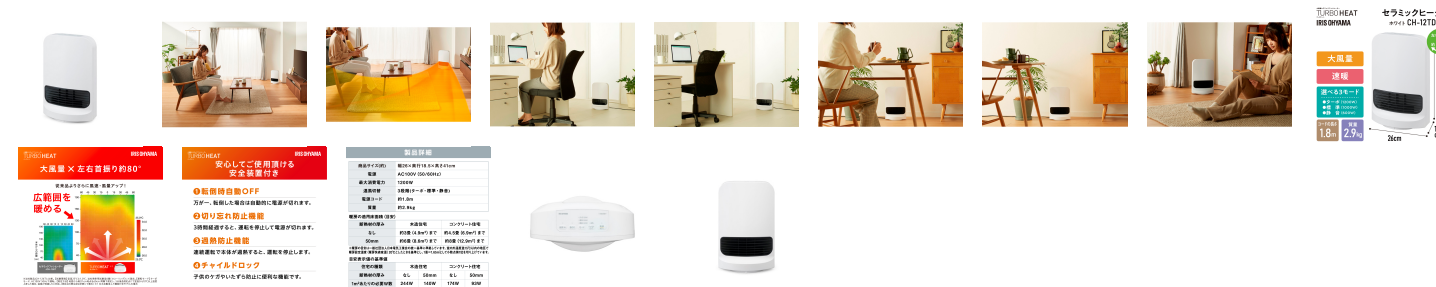

販売価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/10/15 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0065ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CH-12TDSW1
サイズ(W×D×H)mm	260×185×410	消費電力	静音: 600W 標準: 1000W ターボ: 1200W
重量	2.9kg	コード長	1.8m
電源	AC100V (50/60Hz)	材質	ABS樹脂、スチール
最大消費電力	1200W	調整風量数	3段階 (静音・標準・ターボ)
安全装置	転倒時自動OFF、切り忘れ防止機能、 チャイルドロック、過熱防止機能	適用床面積	木造住宅 (断熱材の厚みなし): 約3畳 (4.9㎡) コンクリート住宅 (断熱材の厚みなし): 約4.5畳 (6.9㎡) 木造住宅 (断熱材の厚み50mm): 約6畳 (8.6㎡) コンクリート住宅 (断熱材の厚み50mm): 約8畳 (12.9㎡)
目安表示値の基準値 (1㎡あたりの必要W数)	断熱材の厚みなし (木造住宅/コンクリート住宅): 244W/174W 断熱材の厚み50mm (木造住宅/コンクリート住宅): 140W/93W	首振り機能	左右方向80°

大風量で広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです。

キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。

左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。

切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。

転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.