 



品番 : EA897E-25A

品名 : AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)



販売価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0062ページ		

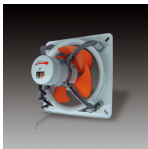

#### 仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SCF-25DA1
羽根径	25cm	仕様	一速式
電源	AC100V(50/60Hz)	定格出力	30W
最大風量(50/60Hz)	18/21m <sup>3</sup> /min	騒音値(50/60Hz)	44/46.5dB
サイズ	350×350×232(T)mm	重量	6kg
材質	フレーム:鉄 羽根:アルミ板	特長	・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用

スイッチは付属していません。

店舗やオフィスなどに最適の機種です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.