


品番 : EA897NC-5

品名 : [φ500mm用] 5m フレキシブルダクト

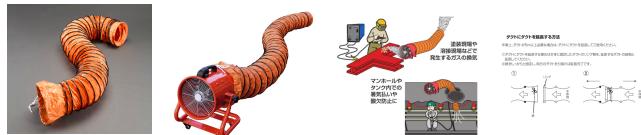

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,000円(税抜)／17,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,000円(税抜)／17,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/14 06:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0227ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------------|--------|-----------|
| メーカー | 日動工業 | 型番 | DF-F5-5M |
| サイズ | φ 510mm×5m | 使用環境温度 | -21~100°C |
| 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) | 重量 | 8.8kg |
| 簡単取付けで自由な場所へ送風! | | | |
| マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に | | | |
| 塗装現場や溶接現場などで発生するガスの換気、タンク内での暑気払いや酸欠防止に | | | |
| 作業上ダクトが5m以上必要な場合、本体ファンに固定したフレキシブルダクトにダクトを延長させご使用ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.