


品番 : EA897SB-100G

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)



販売価格	111,200円(税抜) / 122,320円(税込)		
カタログ価格	111,200円(税抜) / 122,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 17:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

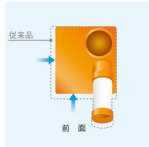

仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-25DL-1
電源	100V	タイプ	1口冷風タイプ
コード	1.8m	首振り	有(自動首振り装置内蔵)
消費電力(50/60Hz)	800/950W	冷房能力(50/60Hz)	2.3/2.8kw
ドレンタンク	5L	サイズ	396×397×833(H)mm
重量	34kg	延長ダクト(オプション)	冷風用:EA897SD-11 排熱用:EA897SD-12
冷媒	R32	冷媒封入量	360g
IPコード	IP10	運転可能条件	25℃(50%)～45℃(40%)

全閉式ファンモーター

エコ冷媒 R32採用

安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載

キャスター(φ75mm)付

壁にピッタリと寄せられる《かべピタ》設計

熱交換器一体型のミニドレンタンク。半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。


冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し冷風を遠く離れた人へ運び、排気熱を室外に排気できます。
※別売りの延長冷風ダクト(EA897SD-11)、延長排気ダクト(EA897SD-12)が必要です。

モーター周囲の空気がモーター内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

便利な排水機能(ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。)
※ホースは内径φ16mmのものをご用意ください。

高いエネルギー消費効率

代替品

	<p>品番 EA897SB-100H</p> <p>コメント 変更点:取っ手付になりました</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.