


品番：EA897TE-1D

品名：AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 86,300円(税抜) / 94,930円(税込) | | |
| カタログ価格 | 86,300円(税抜) / 94,930円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 88 (2026/06/13 15:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |

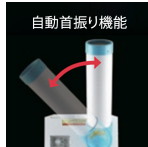

仕様

| | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|---|
| メーカー | ナカトミ | 型番 | SAC-26S |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | 冷房能力(50Hz/60Hz) | 2.2/2.6kW |
| 消費電力(50/60Hz) | 強:970/1185W 弱:930/1120W | サイズ(W×D×H) | 400×430×845mm |
| 重量 | 37kg | コード長 | 2m |
| 首振り機能 | 有 | ドレンタンク容量 | 4L |
| 材質 | スチール、樹脂 | 付属品 | ・冷風ダクト 1本 ・冷風ダクト用エルボ 1個 ・排熱ダクト 1本 ・ドレンホース 1本 |

チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。

運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。

排熱ダクトは丈夫なハードタイプ。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。


キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。

ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)

首振り装置付きで広範囲への送風可能

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA897TE-12B コメント ドレンレスタイプ</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.