


品番：EA897TE-1D

品名：AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)



販売価格	86,300円(税抜) / 94,930円(税込)		
カタログ価格	86,300円(税抜) / 94,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 88 (2026/06/13 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

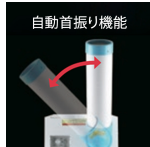

#### 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-26S
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	冷房能力(50Hz/60Hz)	2.2/2.6kW
消費電力(50/60Hz)	強:970/1185W 弱:930/1120W	サイズ(W×D×H)	400×430×845mm
重量	37kg	コード長	2m
首振り機能	有	ドレンタンク容量	4L
材質	スチール、樹脂	付属品	・冷風ダクト 1本 ・冷風ダクト用エルボ 1個 ・排熱ダクト 1本 ・ドレンホース 1本

チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。

運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。

排熱ダクトは丈夫なハードタイプ。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。


キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。

ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)

首振り装置付きで広範囲への送風可能

代替品

	<p><b>品番</b> EA897TE-12B <b>コメント</b> ドレンレスタイプ</p>
---	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.