


品番：EA897TE-3B

品名：AC100V スポットクーラー(二口型/自動首振)



販売価格	169,000円(税抜) / 185,900円(税込)		
カタログ価格	169,000円(税抜) / 185,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/13 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		

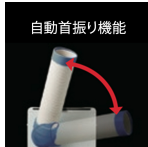

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。


この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-34S
電源	100V	コード	2m
首振り	有	消費電力(50/60Hz)	強:950/1220W 弱:900/1180W
冷房能力(50/60Hz)	3.0/3.4kW	ドレンタンク容量	5L
重量	約55kg	圧縮機	全閉型ロータリー
サイズ	470(W)×450(D)×945(H)mm	付属品	ドレンホース、排熱ダクト、取付プレート、固定ねじ、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ
キャスター径	約76mm	騒音値	強:64/65dB 弱:62/62dB
冷媒封入量	510g	ユニット構成	一体形
送風方式	直吹き形	設計圧力	H:4.2MPa L:2.1MPa
IPコード	IP20	使用温度範囲	25~45℃

材質	スチール・樹脂
環境に配慮した冷媒R32を採用。 オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒	
風量調節可能(強・弱)	
自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。	
キャスター付	
保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。	
日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠	
ツインダクト式で、2カ所に効率的な冷房が期待できます。	
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。	
冷房専用	
壁面設置可能	
据付工事不要	
ドレンホースで直接排水可能	

代替品

	<p>品番 EA897TE-12B</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.