


品番：EA898B-62

品名：255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)

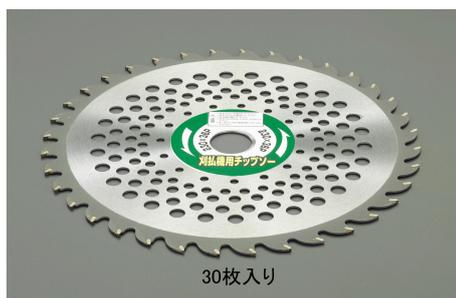

販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 49 (2025/07/22 22:00現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ	2566ページ		



衝撃に強い完全埋込み型チップ

仕様

刃厚	2mm	直径	φ 255mm
山数	40	用途	雑草、ツル草、笹
穴径	25.4mm	適正サイズ	「エンジン排気量」 25cc以上: φ 255mm
回転数	毎分6000回転以下	重量	370g
注意事項	高速回転は危険です。万一異物に当たった時の衝撃を少なくする為に、毎分6000回転以下の低速でお使い下さい。		

タフなチップなので耐久性抜群

木工用チップの側面研磨をしているので、刈れ具合抜群

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.