


品番：EA898BR-6A

品名：300mm/DC25.2V 芝刈機(充電式)

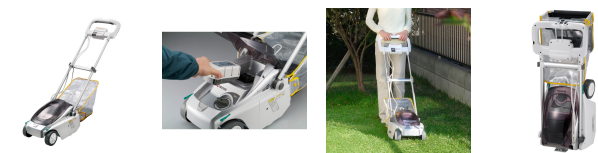

販売価格	78,700円(税抜)／86,570円(税込)		
カタログ価格	78,700円(税抜)／86,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	BLM-2300
刈込幅(mm)	230	刈込能力(m ² /h)	550
電源	充電式リチウムイオンバッテリー	刈り高さ	5～25mm
集草容量	17L	サイズ	340×1080(790)×920(290)mm
重量	11.3kg	充電時間	約85分
刈込面積	約40坪	回転数	2,900min
バッテリー容量	25.2V 5,000mAh	付属品	六角棒レンチ(5mm)、リヤホイールホルダ、グラスキャッチャ、電池パック、充電器、刃研ぎ用研磨材(9g)、ブラシ
リール式3枚刃でシャープな切れ味で芝にやさしい			
電池残量、通電状態を知らせるLEDモニター搭載			
ラッピング機構付			
コードレス(充電式)なので電源からの距離を気にせずどこでも芝刈り			
静音でご近所を気にせずいつでも芝刈り			

