



品番：EA898RC-39B

品名：φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式)

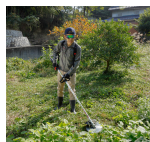

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 66,700円(税抜) / 73,370円(税込) | | |
| カタログ価格 | 66,700円(税抜) / 73,370円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 06:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2503ページ | | |

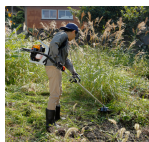

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | EKKB-2665L |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈刃サイズ | φ255mm |
| 全長 | 2674mm | 重量 | 7.0kg(本体) |
| 燃料 | 混合ガソリン | 燃料タンク容量 | 1.03L |
| 排気量 | 25.4ml | 連続運転時間(目安) | 30分 |
| 付属品 | φ255mmチップソー、刈刃カバー、保護めがね、六角棒レンチ、ソケットレンチ、飛散防止カバー、収納バッグ、グリースチューブ、ストラップ、回り止め棒、フレキシブルカバー、ループハンドル、メインパイプ、取扱説明書 | | |

始動が簡単!
寒い冬でもらくらく始動

樹脂製フレームを採用した軽量設計で長時間の作業も疲れにくい

長時間の刈込み作業に疲れの少ない背負い式


肩掛けバンドのズレを防止する胸ベルト付

肩広ベルトで楽に背負える

軽く引いて楽にエンジンがかかるKスタート

省燃費・クリーンエンジン(排ガス自主3次規制適合エンジン)

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA898RB-31</p> <p>コメント 違い:充電式,肩掛け式,全長など</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.