


品番 : EA898RC-65

品名 : $\phi 230\text{mm}/\text{DC}18\text{V}$ 草刈り機(充電式)

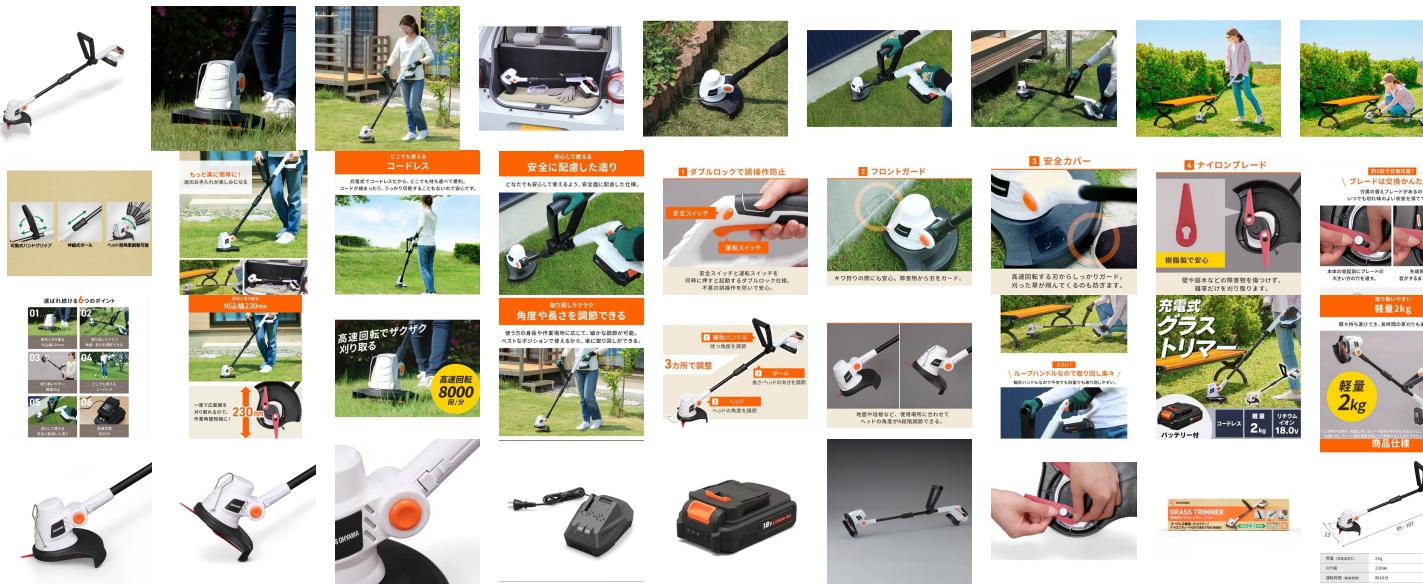

販売価格	22,300円(税抜)／24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜)／24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 20:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2564ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

簡単操作で草刈りができる充電式グラストリマーです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	JGT230
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	$\phi 230\text{mm}$
全長	850~1070mm	重量	2.0kg
回転数	8000rpm	連続運転時間	40分
充電時間	60分	電源	DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
付属品	バッテリー×1、充電器、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル		

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。

ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。

可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。

操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。

軽快&安全に雑草をザクザクカット！

高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。

安全&安心 3つのポイント

1.ナイロンブレード

樹脂製だから安全。

壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。

2.フロントガード

コンクリートなどの障害物から刃をガード。

3.安全カバー

高速回転する刃からしっかりガード。

ブレードの取り付けが簡単

本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。

壁際や低い場所もすいすいカット

軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。

作業場所に応じて細かい調節も可能

補助ハンドル:位置と角度を調節できます。

パイプ:長さと角度を調節できます。

ヘッド:上下に角度調節できます。

広範囲の刈り込みにも活躍！

電池残量があっても継ぎ足し充電可能。

充電時間を節約できます。

ダブルロックで誤操作防止

安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。

不意の誤操作を防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.