
品番: EA898RE-1CA

品名: 210mm/AC100V/80W ヘッジトリマー(電動)

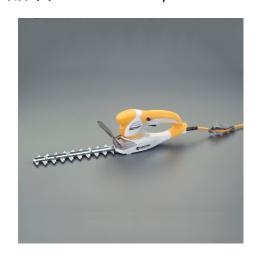

販売価格	11,500円(税抜)/12,650円(税込)				
カタログ価 格	11,500円(税抜)/12,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 09:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2572ページ				









仕様

メーカー	京セラ	型番	HT-2110
刈込幅	210mm	全長	454mm
幅	90mm	高さ	118mm
重量	0.85kg	切断径	10mm ※最大切断枝径は樹木の種類や刃物 の切れ味などにより変わる場合があり ます。
ストローク数	1500回/分	ストローク量	18mm
電源	AC100V-80W	電流	0.9A
電源コード長	AC100V·80W 0.25m	電流材質	0.9A 樹脂(ボディ)

両刃駆動方式

細い枝、玉造の選定

本体を保持しやすいボディ形状

低振動モデル

切れ味の良い3面研磨刃を採用

ソフトグリップ採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.