


品番 : EA898RS-1

品名 : DC18V/500mm ヘッジトリマー(充電式)

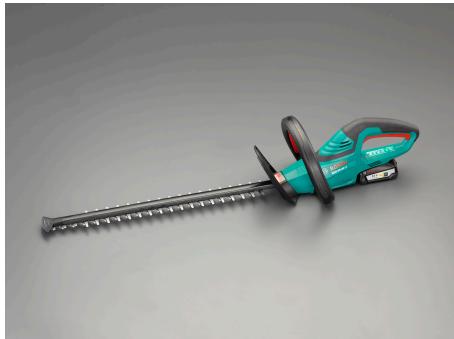

販売価格	38,300円(税抜)／42,130円(税込)		
カタログ価格	38,300円(税抜)／42,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	AHS50-20LI
サイズ	192(H)×956(W) mm	刈込幅	500mm
重量	2.5kg(バッテリー含む)	最大切断能力(枝径)	20mmΦ
ストローク数	1300回/分	電源	DC18V (充電式専用リチウムイオンバッテリー 2.5Ah)
充電時間	約40分(空→80%充電) 約60分(空→フル充電) ※2.5Ahバッテリー、 充電器AL1830CV使用時	連続作業時間	約50分 ※2.5Ahバッテリー使用時 ※作業時間によって異なります。
付属品	500mmブレード(本体装着済み) ブレードカバー、充電器、 2.5Ahバッテリー1個		

刈込み幅500mmで、パワフルでしっかり刈り込む充電式ヘッジトリマー

ハイパワー&スタミナ2.5Ahリチウムイオン18Vバッテリー搭載

一振りで刈込み、クイックカット機能

ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。

不意の作動を防ぐ2ステップスイッチや、持ち手をガードするハンドプロテクター(はね返りガード)など人にやさしい安全設計です。

代替品



品番 EA898GB-21A  
コメント メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.