


品番：EA899AH-22B

品名：AC100V/ 840W 掃除機(サイクロン式/ライトゴ-ルト)

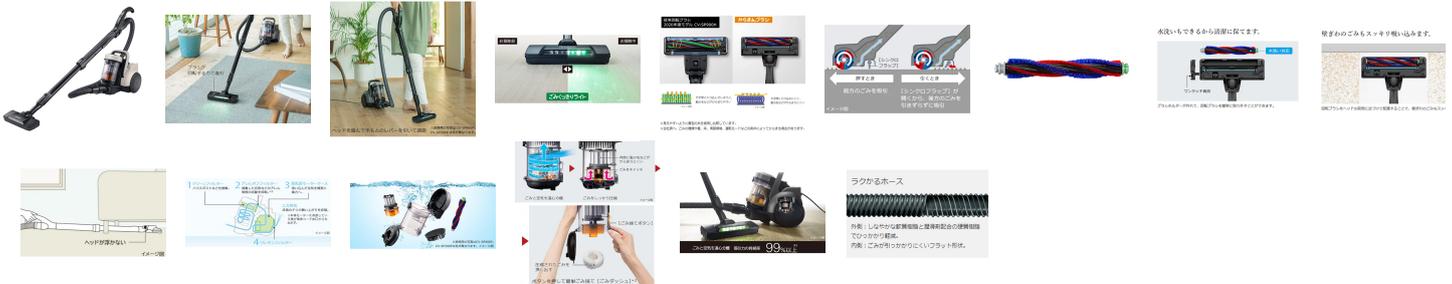

販売価格	66,400円(税抜) / 73,040円(税込)		
カタログ価格	66,400円(税抜) / 73,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 17:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	CV-SP300P(C)
集じん容量	0.25L	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	約140~840W	吸込仕事率	約40~290W
騒音値	約54~59dB	サイズ	225×300×287(H)mm
重量	2.5kg(本体のみ)	コード長	5m
色	本体:マーブルアイボリー(C)	フィルター	・クリーンフィルター ・アレルオフフィルター ・ウレタンフィルター
ヘッド幅	約230mm	ヘッド機能	自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
クリーン機能	きれいな排気(0.3~10マイクロメートル)、捕集率約99%	付属品	・パットブラシ ・すき間用吸口 ・お手入れブラシ

強い吸引力で、フローリングの溝やじゅうたんのゴミもしっかり吸い込みます。(強力パワー 吸収仕事率290W)

もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせてます。

軽量ボディ2.5kgで移動や取り回しもラクラク

ブラシの先端をループ形状にすることで髪の毛などがからまりにくくなり、スッキリ吸引します。お手入れもラクラクです。

「2アングル形状」の異なる角度のブラシでごみをしっかりかき出します。

「4方向吸引機構」で前からだけでなく、左右からも吸うからごみの取り残しを減らします。

ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うので、ごみの取り残しを減らします。

軽い力でスイスイ前に進む「自走機能」

ブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外すことができ、水洗いもできるから清潔に保てます。

空気の流れを利用してダストケース下部に集めたごみをしっかり圧縮する「からまんプレス構造」を採用しています。

ヘッドを踏んで手もとのレバーを引いて調整し、サッと使いやすい長さに調節できます。グリップハンドルは抗菌加工です。

[ecoこれっきり]運転(中・弱自動切替え)アイドリング&ストップ機能付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.