


品番 : EA899AH-28E

品名 : AC100V/ 840W 掃除機(サイクロン式)



販売価格	34,200円(税抜)／37,620円(税込)		
カタログ価格	34,200円(税抜)／37,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/17 10:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2416ページ		

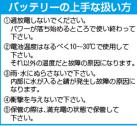

## 仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	CV-SV90K
集じん容量	0.25L	電源	100V
消費電力	約140～840W	吸込仕事率	約40～300W
騒音値	約54～59dB	サイズ	225(W)×300(D)×287(H)mm
ヘッド幅	約25cm	重量	2.5kg(本体) 3.8kg(標準付属品を含む)
コード長	5m	カラー	ホワイト
付属品	・すき間用吸口 ・お手入れブラシ		

強力パワー 吸込仕事率300W

やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く

きれいな排気 捕集率99%

ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」

紙パック不要

細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」

吸い込んだ空気の力でブラシを回転させて、じゅうたん上のごみをかき上げる[パワフルエアーヘッド]。また、前、左右からごみを引き寄せ、お

部屋のすみや壁ぎわのごみを吸い取ります。

おうちのいろんな場所をラクにキレイにできるように。さまざまなツールからお手入れまで、使う人にうれしいこだわりが詰まった一台です。ダストケース、ヘッドも、水洗いができます。

小型のモーターでも、強力パワーを実現。しかも、吸込力が持続します。本体質量2.5kgの軽量ボディとこだわりの使いやすさで移動や取り回しなど毎日のお掃除がラクにできます。

3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集します。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.