 
 
 






品番：EA899AH-36F

品名：AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)



販売価格	37,300円(税抜)／41,030円(税込)		
カタログ価格	37,300円(税抜)／41,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/26 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



  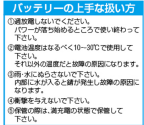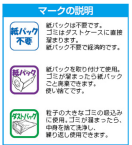

仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	CV-KP90K
電源	100V	消費電力	約240～1,170W
吸込仕事率	約100～620W	騒音値	約60～65dB
集じん容量	1.3L	重量	2.7kg(本体質量) 4.4kg(標準質量)
適合紙パック	EA899AH-102・-103・-105	サイズ	351(W)×236(D)×202(H)mm
コード長	5m	付属品	パットとブラシ、すき間用吸口アタッチメント、紙パック(EA899AH-103)

小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で、強烈パワー吸込仕事率620W(消費電力1170W)の紙パック式クリーナー

「ごみハンターヘッド」で軽い力で前に進む、自走機能搭載

「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単に調節

「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床室や操作力に合わせてセンサーがパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で※約60%低減します。
※日立独自の基準によるもので、実際とは異なる場合がございます。

「パットとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除

「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除
「ベタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除
「かるふきブラシ」でフローリングの菌までふき取ります。

代替品

	品番 EA899AH-36H コメント 紙パック式
	品番 EA899AM-39 コメント 仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.