


品番：EA899AM-36R

品名：AC100V/1150W 掃除機(紙パック式)

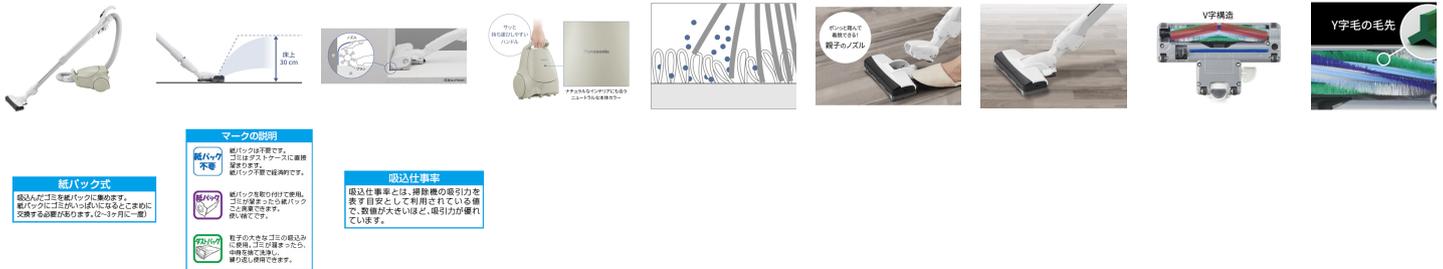

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 35,500円(税抜) / 39,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 35,500円(税抜) / 39,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/07 19:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|--------|-------------------------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | MC-PJ23G-C |
| 集じん容量 | 1.3L | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 200~1,150W | 吸込仕事率 | 60~580W |
| 騒音値 | 60~65dB | サイズ | 242(W)×348(D)×194(H)mm |
| 重量 | 2.7kg(本体のみ)、 4.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズル含む) | コード長 | 5m |
| 付属品 | 2WAYノズル、紙パック1枚 (EA899AM-104) | 適合紙パック | EA899AM-104、EA899AM-107 |

紙パック式

ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。

特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減

マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに

ノズルが床面から離れると運転を停止して、電力のムダをカット。ノズルを床面につけると運転を再開します。

独自のV字型の構造で、吸引力の強いブラシの中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。

軽さと強力パワーを両立したコンパクトモデル

モーターを搭載したパワースティックで、間口の狭い場所や家具の多い場所でもすいすいかけられます。

子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。

ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。

排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(別売:EA899AM-107)がおすすめです。

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA899AM-39</p> <p>コメント 消費電力150~1000W</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.