


品番 : EA899AM-84

品名 : AC100V/600W 布団クリーナー

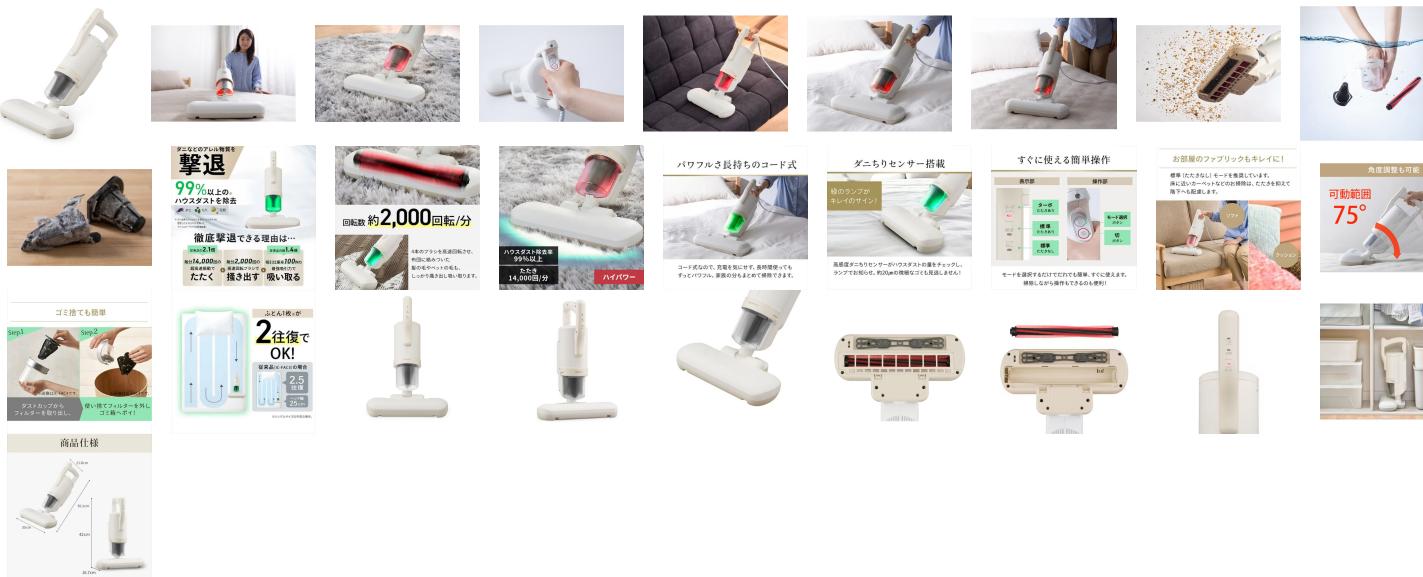

販売価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2476ページ		



強力にゴミをかきとるパワーへッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかかる布団クリーナーハイパワーです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	FCA-22H-C
集じん容量	0.2L	集じん方式	サイクロン方式
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	600W
吸込仕事率	100W	サイズ	300(W)×501(D)×218(H)mm
コード長	4m	重量	2.2kg
付属品	使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み)	電源方式	コード式
振動回数	約14,000回/分	たたきパッドの幅	20cm

ヘッド	ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ	材質	ABS
高感度ダニ・ちりセンサー搭載			
強力にゴミをかきとるパワー・ヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイド・ヘッドでお掃除がはかかる布団クリーナー・ハイ・パワーです。			
LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。			
1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。			
3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いたメーカー基準での評価結果)			
ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。			
ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。			
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.