


品番：EA899CB-20A

品名：AC100V/ 650W ポータブルブロワバキューム

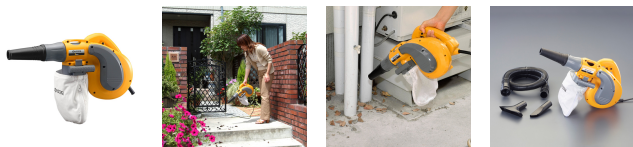

販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	PSV-600
電源	AC100V、650W	風速	50m/秒
風量	3.5m <sup>3</sup> /分	風圧	4.8kPa
サイズ	480(ノズル無し355)×198×232(H) mm	重量	1.9kg
コード長	4.5m	無負荷回転数	12,500rpm
吸込仕事率	142W	集じん容量	2L
材質	樹脂	用途	各種機械・作業現場・庭まわり・社内の 清掃、木材の切屑の集じん・吹飛ばし
替カーボンブラシ	EA813RA-11	付属品	ノズル(125mm)、すき間ノズル、ワイド ノズル、ダストバッグ(2L)、ホースセット
本体二重絶縁構造、吸込み・吹飛ばし機能付			
ブロワーと集塵作業を1台で行える			
ノズルを回転させてブロワーと集塵をワンタッチ切替え			

#### 代替品

品番	EA899CB-5A
----	------------



コメント 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.