

品番 : EA899HC-16F


品名 : DC14.4V ハンディ イクリーナー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 49,000円(税抜)／53,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 49,000円(税抜)／53,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/17 03:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |



吸込仕事率
床面に落とすことは、掃除機の吸引力を
最大限に発揮するためのもので、吸
引力が大きいほど、吸引力が優れ
ています。

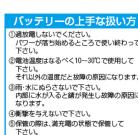

強力モーターでパワフルな吸引力を発揮し、快適にお掃除できます

仕様

| | | | |
|--------|--|-------|--------------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R14DSAL(LYP)※ESCOオリジナル セット品 |
| 仕様 | 充電器・バッテリー付 | 使用電池 | 14.4V仕様 リチウムイオン6.0Ah(付属) |
| セット内容 | ハンディクリーナー(EA899HC- 6BS) 床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) すき間用ノズル 急速充電器(冷却機能付) 充電池(EA813HE-16) 電池カバー ラウンドブラシ フレキシブルホース 手提げバッグ | 充電時間 | 約30分 |
| 連続使用時間 | 約42分 (充電池【EA813HE-16】使用時) | 吸込仕事率 | 35W |
| 集じん容量 | 560ml | 騒音値 | 70dB |
| 本体サイズ | 438×114×153(H)mm、 (床用ノズル取付時: 969×114×153(H)mm) | 重量 | 1.3kg(充電池装着時) |

| | | |
|--|---|--|
| 交換充電池 | EA813HE-16 (旧)EA813HE-4 (旧)EA813HE-13 | |
| 急速充電器(冷却機能付)、充電池(EA813HE-16)、電池カバー、ラウンドブラシ、フレキシブルホース、収納バッグ | | |
| 紙パック不要 | | |
| パワフルな吸引力 強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。 | | |
| ダストケース集じん方式 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。 | | |
| LEDライト付 吸込み口を明るく照らします。 | | |
| 斜めカットの接続口 ノズル・延長管なしでもお掃除できます。 | | |
| トリガ式スイッチ こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。 | | |
| 安心の電池多重保護回路内蔵 メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。 | | |

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA899HC-52C コメント DC36V仕様 |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.