


品番：EA899HC-42A

品名：DC36.0V/2.5Ah ハンディークリーナーセット(充電式)

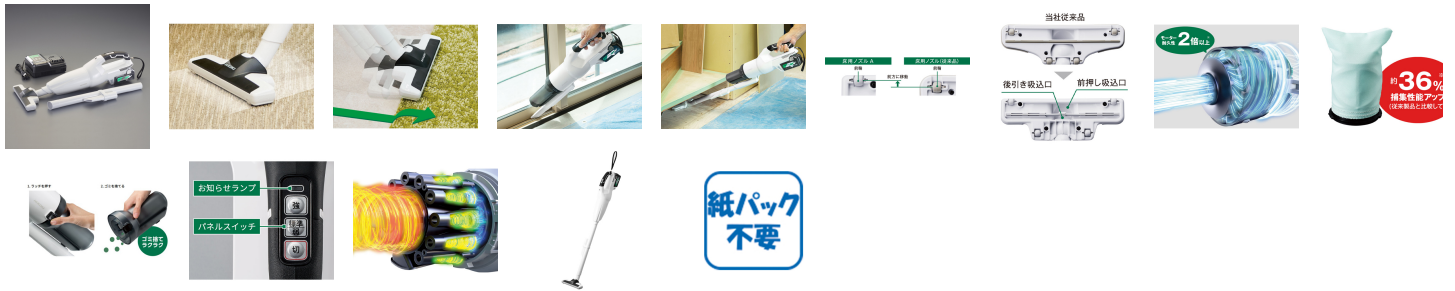

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 55,600円(税抜) / 61,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 55,600円(税抜) / 61,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/20 22:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



吸込仕事率155Wの圧倒的パワーでガンガン吸える(強モード使用時)

仕様

| | | | |
|--------|---|-------|---------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R36DB(XP) |
| 仕様 | ダストケース集じん方式 | バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) |
| 連続使用時間 | 強:約15分 中:約30分 弱:約60分 ※EA813HF-17B装着時 | 吸込仕事率 | 強:155W 標準:65W 弱:35W |
| 集じん容量 | 0.56L | 充電時間 | 実用充電:約19分 満充電:約25分 |
| サイズ | 476×112×169(H)mm (ノズル取付:1008mm) | 重量 | 1.6kg ※EA813HF-17B装着時 |
| 付属品 | 床用ノズルA・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル・電池カバー | 騒音値 | 72dB |
| 用途 | 清掃作業に | カラー | パールホワイト |

集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。

床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも

動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。

フィルタの目詰まりによる吸引力の低下をランプでお知らせします。

床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。

フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)

高回転ブラシレスモーター搭載

LEDライト付

代替品



品番 EA899HC-42B

コメント バッテリーデザインの変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.