 



品番：EA899HC-43B

品名：DC36.0V/2.5Ah ハンディークリーナー(サイクロン/充電式)



販売価格	62,200円(税抜) / 68,420円(税込)		
カタログ価格	62,200円(税抜) / 68,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 00:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2414ページ		

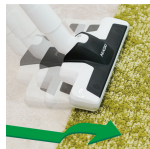

吸込力が持続する2段サイクロンを搭載

### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R36DB(SC)(XPZ)
用途	清掃作業に	仕様	バッテリー・充電器セット
吸込仕事率	(強):90W (標準):50W (弱):25W	連続使用時間	(強):15分 (標準):30分 (弱):60分
集じん容量	400ml(1室)、100ml(2室)	バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)
充電時間	フル充電:約25分	サイズ	519×112×180(H)mm(ノズル取付: 1017mm)
重量	1.8kg ※EA813HF-17B装着時	付属品	バッテリー×1個、急速充電器、床用ノズル、延長管、すき間用ノズル
カラー	パールホワイト		

LEDライト付

紙パック不要!吸込力が持続する2段サイクロンを搭載

フィルタのお手入れお知らせランプ付

吸引力が3段階に切替可能

ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。

前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しでも引いてもしっかりとゴミを吸込みます。

高回転ブラシレスファンモーター搭載

2段式サイクロンにより大小のゴミを分離し、残った微粒子をHEPAフィルターでキャッチする事で強い吸引力を持続します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.