

品番 : EA899HC-7BA

品名 : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)



販売価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/03 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2413ページ		




## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R18DTC(NN)
仕様	本体のみ	スイッチ方式	トリガスイッチ
吸込仕事率	40W	集じん容量	560ml
連続使用時間	約40分 ※バッテリー 18V/5.0Ah(EA813HF-17B)使用時	充電時間	約32分 ※充電器(EA813H-10B)使用時
適応充電器	【別売】 EA813H-18A(冷却機能付)	適応バッテリー	【別売】 リチウムイオン 18V/5.0Ah (EA813HF-17B) リチウムイオン 18V/3.0Ah (EA813HF-15A)
騒音値	68dB	本体サイズ	476×112×170mm (床用ノズル取付時: 1003×112×170mm)
本体重量	1.7kg(バッテリー装着時)	付属品	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、すき間用ノズル

※バッテリー・充電器は別売です。

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要で経済的

濾布製のハイクリーンフィルター採用により、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応可能

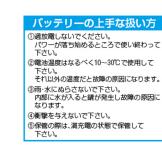

吸込仕事率

吸込仕事率とは、1時間換気の吸り力を表す目安です。吸込力が高い機種で、吸積が大きいほど、吸引力が優れています。



パワー変わらず静音で快適作業

トリガスイッチによるこまめなON・OFFが可能で電池節約になります。

ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも段差を乗り越えやすく動作がスムーズ

運転中自動的にLEDライトが点灯します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.