


品番 : EA899KB-21

品名 : [充電式] 掃除機・スティック型(サイクロン式/業務用)

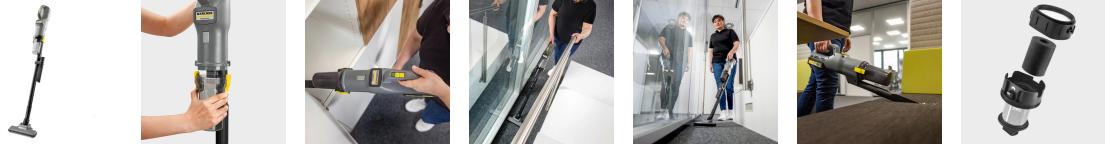

販売価格	79,000円(税抜)／86,900円(税込)		
カタログ価格	79,000円(税抜)／86,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/12 07:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	3.137-457.0
商品名	LVS 1/1 Bp プロ向けセット	用途	オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に
電源	充電式(リチウムイオン電池18V・5.0Ah)	使用時間	【満充電の場合】 エコ:60分 標準:34分 強:20分
騒音値	70dB(強モード) 56dB(エコモード)	吸込仕事率	12L/S
集じん容量	0.35L	定格性能	230W
充電時間	80%:39分 100%:63分	真空度	14kPa
パイプ径	ID 35	サイズ	220(W)×175(D)×1100(H)mm(本体のみ)
重量	1.5kg(本体のみ)	材質	樹脂製
付属品	バッテリー、急速充電器、サクションパイプ、フロアノズル、スマートノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター		

3つの吸引モード(強、標準、エコ)搭載

エコモードでは運転音が抑えられるため、通行人や来店客に配慮した清掃が可能です。

ダストカップは透明でゴミの回収量が目視で確認できます。
フィルターバッグがないのでランニングコストを節約できます。
ゴミに触れずに片手で簡単に廃棄できます。

ハードフロアでもカーペットでも強力に吸引

フロアノズルは髪の毛が絡まないので、除去するような手間はありません。

階段なども簡単に持ち運びできます。

作業中はバッテリー残量がリアルタイムに分で表示されます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.