


品番：EA899KS-26

品名：AC100V/950W/11.0L [業務用]乾式掃除機

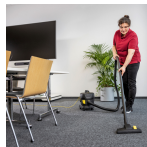

販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/05 00:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2417ページ		



業務用

エコで丈夫、とにかく軽い!環境配慮型クリーナー

仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.527-210.0
商品名	T 11/1 Classic Re!Plast	集じん容量	11L
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	950W
吸引風量	40L/S	騒音値	61dB
最大真空度	23.5kPa	サイズ	285(W)×375(D)×385(H)mm
重量	3.8kg	コード長	10m
付属品	サクシオンホース2m、ベンディングパイプ、サクシオンパイプ430mm×2個、フロアノズル、フィルターバッグ×1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット	材質	再生プラスチック

再生プラスチックを使用した環境配慮型の製品です。
(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)

通常製品と同等の品質基準
再生プラスチック部品ですが、厳しい試験に合格し業務使用に耐える頑丈さです。

環境への配慮と作業者の負担軽減を両立させた点が評価され、2024年度グッドデザイン賞受賞

※日本の電源コードはブラックです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.