


品番：EA899MY-4

品名：AC100V/1300W 電動ポリッシャー(14型/高速)

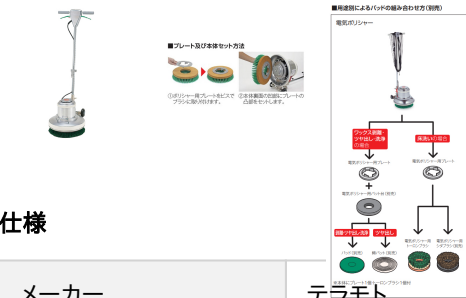

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 275,000円(税抜)／ 302,500円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 275,000円(税抜)／302,500円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/26 17:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                  |                               |        |                   |
|----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|
| メーカー                             | テラモト                          | 型番     | EP-526-214-0      |
| 用途                               | ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに          | 電源     | 100V              |
| 消費電力                             | 1300W                         | ブラシ回転数 | 200～240rpm        |
| 重量                               | 33kg                          | 付属品    | プレート1個、トーロンブラシ1個  |
| パッド径                             | 380mm                         | サイズ    | 400×500×1330(H)mm |
| ブラシ径                             | 350mm                         | コード長   | 20m               |
| 使用可能床材                           | 凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等 |        |                   |
| 14型                              |                               |        |                   |
| パッド、パッド台は別売                      |                               |        |                   |
| 床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。 |                               |        |                   |

代替品

|  |      |           |
|--|------|-----------|
|  | 品番   | EA899MY-3 |
|  | コメント | 12型       |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.