


品番 : EA899NS-50

品名 : AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

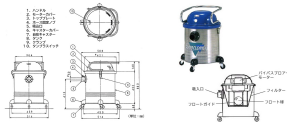

販売価格	155,000円(税抜) / 170,500円(税込)		
カタログ価格	155,000円(税抜) / 170,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/25 22:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2421ページ		



仕様

メーカー	NIVAC	型番	NW-105
用途	一般工場、機械工場、倉庫、自動車整備工場、ガソリンスタンド、レストラン、学校、塾、イベント会場、スーパーマーケット、デパートなどに	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	1050W	風量	2.4m <sup>3</sup> /min
吸込仕事率	285W	タンク容量	50L
集じん容量	25L(吸水30L)	騒音値	70dB
サイズ	660×514×514mm	重量	16.0kg
付属品	ホース2.5m、曲管φ38mm、直管φ38mm、フロアーノズル、フェルトフィルター、丸ブラシ、すき間用ノズル	真空圧	19.6kPa
電流	10A	ブLOWERモーター	1.05kw(バイパスブLOWERモーター)
電源コード長	8m		

新素材クリーナーホース  
耐油・耐摩耗に優れた静電防止タイプ

吸込口ノブ落下防止シート  
ノブ紛失を考慮してストッパーシートを採用

ステンレス製タンク採用

いつまでも美しく汚れを寄せつけません。

※吸水容量が集塵容量より大きいのはフィルター部分を含むからです。

もちろん、水ゴミも油ゴミもOK! DRY&WETタイプです。

フロート機能でタンク内吸水量が一杯になると自動停止。

モーターを塵や水から守るバイパス機構採用、メンテナンスも楽々。

使う人の立場で設計した静かな運転音

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.