


品番：EA899PA-53

品名：DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)



販売価格	69,000円(税抜) / 75,900円(税込)		
カタログ価格	69,000円(税抜) / 75,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2414ページ		

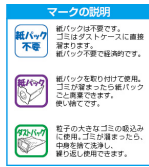

## 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37A5PN1G-B
使用電池	18V/14.4V仕様 リチウムイオン3.0Ah(付属)	集じん容量	0.25L
連続使用時間	強:約18分、標準:約60分(※付属 バッテリー使用時)	吸込仕事率	強:35W 標準:9W(※18Vバッテ リー使用時)
サイズ(ハンディー時)	555×124×160mm	重量	1.15kg(本体のみ)
充電時間	実用:約40分、フル:約55分(※付属 18Vバッテリー使用時)	付属品	バッテリー(18V・3.0Ah)、急速充電 器、バックカバー、フロアノズル(ロー ラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブ ラシ、延長管ショート(435mm)すきま ノズルホルダ、サイクロンユニット

目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵

ハンディでもサイクロン方式

ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単

動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)  
・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。  
・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。

ごみフィルター:クリーンカプセル方式  
ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。  
チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。

たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。

吸引力が落ちにくい!

粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。

水洗いできるサイクロンユニット

簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。

さまざまな場所で掃除がスムーズ!

- ・盤内の切り粉の掃除に
- ・現場の床掃除に
- ・車内清掃に
- ・階段掃除に

14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」

電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.