


品番：EA905DF-33

品名：105-141cm 足場台(調整脚・セーフティガード付)



販売価格	154,500円(税抜) / 169,950円(税込)		
カタログ価格	154,500円(税抜) / 169,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/28 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1774ページ		

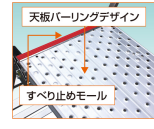

最大使用荷重
150kg

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

最大使用荷重	150kg	天板高さ(m)	1.05~1.41
重量(kg)	24.2	天板サイズ(W)×(D) mm	500×1545
折りたたみサイズ(W)× (D)×(H)mm	870×1720×250	段数	4
踏みざん幅	60mm		

仮設工業会認定品

アルミ合金製

手がかり棒4本+セーフティガード2本付

φ50mmキャスター付(片側2輪)

脚の長さが調整できます。

<<新発想のスライド式手がかり棒>>

スライド式なのでステップ(踏ざん)に乗らずとも接地面から予めセットが可能。
また回転運動ではないためセットの際設置面積以上を必要としないので、
狭い場所でのセットアップ時にも有効です。

<<合体型ブラケット>>

ガセットプレートを支柱まで巻き込むデザインに変更した踏さんと支柱を2×2ヵ所で固定した合体型ブラケットは、セミチューブラリベットとの組合せで階段枠の剛性を高め、ひねりやガタつき、横揺れを抑制しています。

また、ボルトの使用をなるべく控えることで穴あれ防止にもなります。

<<伸縮脚部の大幅な剛性向上>>

伸縮脚と支柱の縦方向接触面積を増やし、前後からの衝撃耐久性を向上させ、縦方向のガタつきや揺れを抑えました。

<<注意事項ポップの装着>>

大切な情報が必要な時にすぐにご確認いただけるよう、ご使用時の注意事項や日常点検のポイントをポップにして本体に標準装備しています。

<<階段の昇降角度は72.5°>>

昇降者の踏み外し防止を目的に、階段枠の角度を一般的な可搬式作業台の75°から72.5°にしました。天板上から全ステップが視認できるので、安全に降下できます。

<<安全性と利便性を考えた天板デザイン>>

①すべり止めモールの敷設

昇降時の踏み外しやすべりを防止するためすべり止めモールを天板両端(妻側)に敷設しました。端部の視認性を高めるため、警告色の赤を採用。

<<安全性と利便性を考えた天板デザイン>>

②バーリング数の増量+大口径化

天板のバーリング数を350穴に増量。

さらにバーリング径も12mmと大口径化することで滑り止め効果の向上とケレン等の付着物残現対策を施しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.