
 
 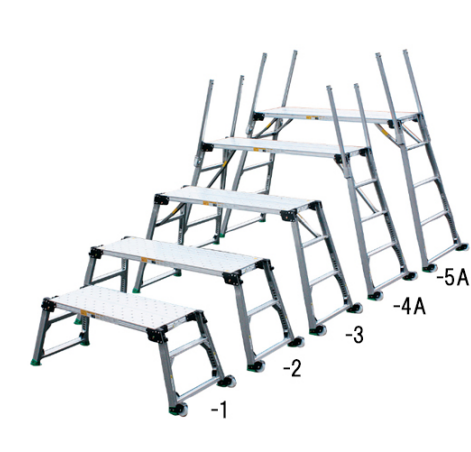


品番：EA905DF-5A

品名：139-179cm 足場台(調整脚・キャスター付)



販売価格	142,900円(税抜)／157,190円(税込)		
カタログ価格	142,900円(税抜)／157,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/15 06:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1823ページ		



最大使用荷重
150kg

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

可搬式作業台のパイオニア
仮設工業会認定品です

仕様

最大使用荷重	150kgf	天板高さ(m)	1.39～1.79
天板サイズ(mm)	1570×500	脚長(m)	1.43～1.84
踏みざん幅	42mm	重量	21.2kg
段数	5段	折りたたみサイズ	1660(W)×840(D)×180(H)mm
設置寸法	840～941(W)×2506～2719(D) mm		
仮設工業会認定品			
アルミ合金製			
スライド式手がかり棒4本付(長さ:600mm)			
20mm単位で脚の長さが調整できます。 穴あけ構造でメンテナンスを容易としました。			
φ75mmキャスター付(片側2輪)			

車輪を取り付け、片側を持ち上げるにより移動もラクラク。
天板が滑り止めになっています。
折り畳み可能
安全ダブルロック方式 手を離せば自動的にロックされ、荷重が掛かれば掛かるほど、強く固定される構造になっています。
スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。(メーカー比)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.