


品番：EA905DH-14C

品名：1.03-1.47m 足場台(調整脚付)

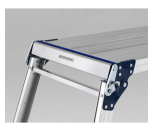

販売価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1774ページ		



最大使用荷重
100kg



仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	PXGE-1014WT
天板高さ(m)	1.03~1.47	段数	4
重量(kg)	11.2	天板サイズ(W×D)mm	400×1200
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	589×1244×191	設置寸法(W)×(D)mm	589~670×1850~2120
最大使用荷重	100kg	踏ざん幅	43mm
アルミ合金製			
天板両端に転落予防プレート付			
脚の長さを調整できます。6mmピッチ			
このサイズのみ、手掛かり棒(別売:(左)EA905DH-21、(右)EA905DH-22)を取り付けることができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.